

AKCIÓS AJÁNLAT

ÉRVÉNYES 2010 ÁPRILIS 1-TŐL 30-IG, VAGY A KÉSZLET EREJÉIG

TYROLIT KORONGOK AJÁNDÉK SAROKCSISZOLÓVAL!

Különbéle acél típusok köszörüléséhez használható durva korongok

Méret 115 × 6 × 22,2 **T6231.115.622** 209 Ft (280 Ft)

Méret 125 × 6 × 22,2 **T6231.125.622** 239 Ft (320 Ft)

Járművek, berendezések és konténerek gyártásánál felhasznált, rozsdamentes és saválló fémlamezék, profilok, csövek és rudak vágására alkalmas

Méret 115 × 1 × 22,2 **T6185.115.122** 125 Ft (226 Ft)

Méret 125 × 1 × 22,2 **T6185.125.122** 137 Ft (239 Ft)

Sokoldalúan felhasználható univerzális szerszám, elsődlegesen fémfelületek tisztítása, minden teljesítmény fokozatú sarokcsiszolóval használható

Méret 125 × 22,23 **T6595.125.040** 313 Ft (660 Ft)

Méret 125 × 22,23 **T6595.125.080** 313 Ft (330 Ft)

Ajándék
100 000 Ft
felett



GWS 7-115 SAROKCSISZOLÓ

A legkisebb markolat 720 watt erő mellett

Tárcsaátmérő: 115 mm

Üresjáratú fordulatszám: 11 000 ford./perc

Súly: 1,8 kg

Elfordulásbiztos védőburkolat

Lapos hajtófej a kényelmes munkavégzéshez

Minden nettó 100 000 Forintos megrendelés esetén egy BOSCH GWS 7-115 sarokcsiszolót adunk ajándékba!!!

WESTWARD PATENT FOGÓ KÉSZLET

5 darabos készlet
7" és 5" ívelt pofájú vezeték vágóval
6" és 9" hosszú csőrű vezeték vágóval
10" hagyományos patent fogó
Magas minőség alacsony áron!
Exkluzív márka csak a Faborynál!

W6055.000.015

WESTWARD

7 990 Ft

ÉLETTARTAM
GARANCIA



BAHCO HACKSAW FŰRÉSZ LAPOK

Bahco Hacksaw fűrész lapok, 100 darab, 24-fogas
Gyakorlatilag törhetetlen és szilánkmentes Bi-metál fűrészlap minden fémfelülethez.
Extrém vágás teljesítmény és kopásállóság nagyfokú rugalmasság mellett
Korlátozott készletek!

Z7087.015.001

BAHCO



AJÁNDÉK
FŰRÉSZKERET!

29 900 Ft



24 DARABOS DUGÓKULCS KÉSZLET

24 darabos készlet fém dobozban
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27,
30, 34-es dugókulcsok
257 mm-es racsnis hajtószár
125, 250 mm-es Toldó
300 mm-es T-hajtószár
70 mm-es csukló
21 mm-es gyertya kulcs fej

T1435.000.120

TONA

25 561 Ft
16 990 Ft

FABORY 25 DARABOS HSS FÚRÓKÉSZLET

25 darabos fúró készlet fém dobozban
HSS anyagú, edzett köszörült megmunkálás
Átmérő méretek: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 /
5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 /
11,5 / 12 / 12,5 / 13
DIN: 338-RN

U0096.002.795

~~16 267 Ft~~
6 990 Ft

FABORY
MASTERS IN FASTENERS

**TOP
TERMÉKÜNK**



STANLEY KEREKES SZERSZÁM TÁROLÓK

S4630.000.110

Oldalt nyíló fedél, fűrész és vízmérték tartóval
Kivehető, fedeles szerszám tálca
Fém teleszkópos nyél
Nikkelezett fém kilincs, lakatfülek
Gumi bevonatu kerekek
Méret: 75 x 47 x 48 cm

S4630.000.120

Elöl nyíló, levehető fedél, rendezővel
Fém teleszkópos nyél
Nikkelezett fém kilincs, lakatfül
Óriás gumi kerekek
Méret: 61 x 37,5 x 42 cm

~~23 474 Ft~~
16 990 Ft

STANLEY

~~15 491 Ft~~
10 990 Ft



459 Ft

**10+2
AJÁNDÉK**


MOTIP FÉKTISZTÍTÓ

Eltávolítja az olajat, zsírokat, szennyeződések és a fékfolyadékot a fékdobokról, féktárcsákról, hengerekről, hengerfejekekről, lamellákról.
Megakadályozza a fékek sípolását
Speciális szórófej
Univerzális zsirtalanító készítmény
Vegyen 10 flakont és adunk kettőt ajándékba!

Z7287.500.155

MOTIP

**NAGYSZERŰ
ÁR!**

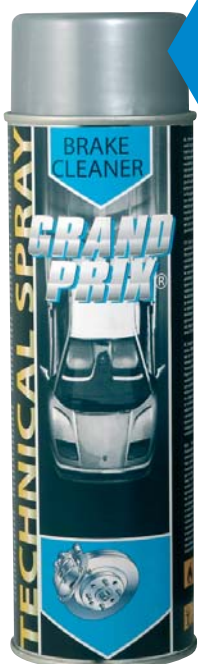

FABORY
MASTERS IN FASTENERS

1139 Budapest Váci út 85.
Ügyfélszolgálat: 06 40 322 679 (FAB-ORY)
www.fabory.com

ÉRVÉNYES 2010 ÁPRILIS 1-TŐL 30-IG, VAGY A KÉSZLET EREJÉIG

Az árak 1 darabra és áfa nélkül értendők.

Ár / tipográfiai hibákért a felelősséget nem vállaljuk.

Üzleteink címeiért látogasson el a www.fabory.hu oldalra

**A TERMÉKEK WESHOPUNBAN
IS MEGVÁSÁROLHATÓAK.**

13 990 Ft



GSB 13 RE IPARI ÜTVEFÚRÓGÉP

Névleges teljesítmény: 600 W
Üresjárat fordulatszám: 0–2800 ford./perc
Ütésszám üresjárat fordulatszám: 0–44 800 ütés/perc
Fúrótokmány átmérő: 13 mm
Max. furatátmérő betonban: 13 mm

B4320.000.005

**NAGYSZERŰ
ÁR!**