

STAHLWILLE CONJUNTO DE EXTRACTORES



€ 95,50

"25 peças em embalagem de plástico verde.
Contém
5 HSS brocas 3.2; 4.8; 6.4; 8; 8.7 mm
5 extratores em aço especial tamanho 1-5 para M 5 - M 16
5 porcas de extracção, tamanho 1-5
10 guias, tamanhos 1-10"

Referência G0977.001.770 Tamanho M5-M16 Preço € 95,50

FABORY ÓLEO DE CORTE



Oleo de corte universal para aço e ferro.



Referência Q7400.004.200 Preço por 1 € 5,95
Q7400.004.250 Preço por 45 € 4,75 € 4,95

€ 4,75

FABORY LIQUIDO DE ARREFECIMENTO



Líquido de arrefecimento universal, para aço, ferro, alumínio e latão.



Referência Q7470.018.918 Preço € 36,90

€ 36,90

PB SWISS PUNÇÕES



Punções com ponta metálica dura e formato octogonal. PB 715/1
Contém: 1/2/3/4/5/6/7/8/9

Referência P0257.000.715 Preço € 39,50



€ 39,50

MOTIP OLEO DE CHOQUE



Eficaz em partes enferrujadas. As ligações podem ser desapertadas, graças à descida de temperatura para - 30° C e às suas propriedades lubrificantes. 400 ml

Referência 90946.000.589 Preço por 1 € 2,75 Preço por 48 € 2,45



€ 2,45



€ 1,40

LUVAS

Luvras em algodão, boa sensibilidade nos dedos.

Referência U8000.001.915 Preço por 12 € 1,60 Preço por 120 € 1,40
U8000.001.920 € 1,60 € 1,40

NORTH ÓCULOS DE PROTECÇÃO



€ 12,50

Anti-embacimento, anti-risco e anti-estático. Modelo Tornado

Referência V8008.001.770 Preço € 12,50



€ 6,95

Com aramções ajustáveis em largura e altura. Lentes em policarbonato anti embaciamento e anti risco. Modelo Ultra safe.

Referência V8108.001.790 Preço € 6,95

Informa



Reparação de roscas

15 de Janeiro a 15 de Março 2008



com especial atenção para



KNIPEX

€ 45,50

Oferta de Impermeável



AMECOIL

€ 72,80

Em compras superiores a € 250,-
de artigos do folheto,
oferta do impermeável FABORY.



FABORY o seu parceiro!
Necessita saber como pode resolver um problema de uma rosca danificada?

Pode saber mais sobre este assunto nesta edição de Fabory Informa, no artigo "reparação de roscas".

Reparação de roscas

Dicas e conselhos

Insertos AMECOIL

se possa fazer a escolha acertada.

Os insertos Amecoil são fáceis de utilizar.

Os insertos Amecoil são usados em todos os sectores de indústria para reparar roscas danificadas, ou para obter uma união fiável em materiais macios como alumínio.

São fabricados em aço inox e podem ser aplicados em temperaturas até 315° C (máx. 425°C).

Mais informação ou suporte técnico estão disponíveis na selecção do material adequado. É necessário conhecer as propriedades mecânicas do parafuso e o material onde vão ser aplicados, para que



1 2 3 4 5


Insertos FABORY

Os insertos FABORY auto roscantes, são utilizados em construções de materiais leves como plásticos ou madeira macia. Podem ser usados para substituir roscas danificadas.

São possíveis as aplicações em forças de 800 N/mm². Materiais com forças superiores têm que ser pré roscados.

Existe informação específica para fazer o furo adequado, mas é necessário conhecer as propriedades mecânicas do material.

A rosca exterior do inserto, tem propriedades de corte, que permitem a aplicação do inserto directamente no furo.

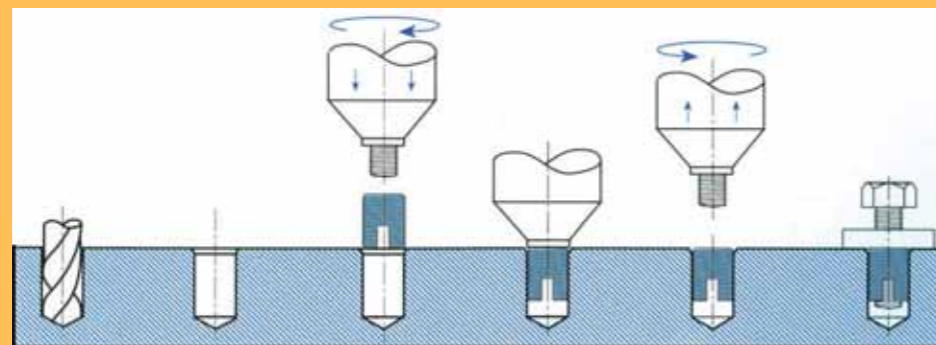

1 2 3 4 5

Insertos Fabory Tipo 300, em zincado e passivado a amarelo

Referência	Tamanho	Embalagem	Preço	Por
71550.040.001	M4x8	50	€ 27,10	100
71550.050.001	M5x10	50	€ 30,75	100
71550.060.001	M6x14	50	€ 37,60	100
71550.080.001	M8x15	50	€ 48,15	100
71550.100.001	M10x18	25	€ 70,85	100

Insertos Fabory Tipo 300, em aço inox

Referência	Tamanho	Embalagem	Preço	Por
71560.040.001	M4	25	€ 60,65	100
71560.050.001	M5	25	€ 70,55	100
71560.060.001	M6	25	€ 94,15	100
71560.080.001	M8	25	€ 117,65	100
71560.100.001	M10	10	€ 172,65	100

AMECOIL

KIT DE INSERTO DE MOLA M



Conteúdo:
- Ferramenta
- Macho de máquina (>= M18 com macho extra)
- Espigão
- Insertos aço inox A2 de acordo com DIN 8140/8141/8142/8143/8144

Referência	Tamanho	Preço
71010.050.007	M5X7,5	€ 72,80
71010.060.009	M6X9	€ 72,90
71010.080.012	M8X12	€ 73,25
71010.100.015	M10X15	€ 84,60
71010.120.018	M12X18	€ 84,65

FERRAMENTA MANUAL MULTIDIMENSIONAL

- Para a fixação de insertos de mola.
- Excl. bocal e mandril, estes devem ser encomendados por diâmetro, separadamente.
- Corpo em alumínio com aço no interior



Referência	Tamanho	Preço
71510.000.001	NO.1	€ 16,85
71510.000.002	NO.2	€ 17,25
71510.000.003	NO.3	€ 19,70

INSERTO DE MOLA

Conteúdo:
- Ferramenta
- Macho de máquina (>= M18 com macho extra)
- Espigão
- Insertos aço inox A2 de acordo com DIN 8145/8146/8147/8148/8149



Referência	Tamanho	Embalagem	Por	Preço
71110.050.007	M5X7,5	50	100	€ 14,90
71110.060.009	M6X9	50	100	€ 17,85
71110.080.012	M8X12	50	100	€ 20,50
71110.100.015	M10X15	25	100	€ 26,50
71110.120.018	M12X18	25	100	€ 37,55

MACHOS DE MÁQUINA

Machos de máquina oversized para insertos de mola M

Atenção: os tamanhos da rosca dos machos dos AMECOIL especiais são maiores que os de um macho standard!
Folheto técnico disponível sob consulta.



Referência	Tamanho	Preço
71310.050.001	M5	€ 11,90
71310.060.001	M6	€ 11,90
71310.080.001	M8	€ 14,65
71310.100.001	M10	€ 18,20
71310.120.001	M12	€ 23,75

PEDDINGHAUS MARTELO

Martelo de aço de acordo com DIN
Pega em elastano, inquebrável.
Ergonómico.
Anti-vibração.



Referência	Peso	Preço
K7155.000.500	500GR	€ 15,50
K7155.000.600	600GR	€ 16,90
K7155.000.800	800GR	€ 20,50
K7155.001.000	1000GR	€ 24,50

FABORY BROCAS HSS

Brocas de acordo com DIN 338-RN, 118°e ângulo 20-30° (tipo C) de acordo com DIN 1412.
Embalagem Standard de 10 unidades.



Referência	Tamanho	Preço por 10	Preço por 100
U0001.030.001	3,0 mm	€ 3,30	€ 30,10
U0001.040.001	4,0 mm	€ 4,40	€ 42,10
U0001.050.001	5,0 mm	€ 6,10	€ 59,25
U0001.060.001	6,0 mm	€ 7,10	€ 69,50
U0001.070.001	7,0 mm	€ 9,10	€ 88,50
U0001.080.001	8,0 mm	€ 13,60	€ 110,50

KNIPEX CONJUNTO DE ALICATES

3 alicates por conjunto.
Contém:
Alicate Smartgrip com ajuste automático (85 01 250)
Alicate corte diagonal (74 12 180)
Alicate de pontas(26 12 200)

Referência
K1399.020.932



oferta especial

€ 45,50



MASTERS IN FASTENERS