



SKLADOVACÍ SYSTÉMY FABORY

Skladovací systémy Fabory zvýší vaši efektivitu a pohodlí tím, že vám umožní mít vždy všechen potřebný spojovací materiál na dosah ruky. Jednoduše vezmete potřebnou položku z perfektně uspořádaného souboru zásobníků a práce může pokračovat. Díky tomu budete mít víc času soustředit se na své hlavní úkoly.

Efektivní řízení zásob a přehledný skladovací systém pro spojovací materiál jsou nezbytné pro zajištění kontinuity vašeho výrobního procesu. Fabory nabízí různé úrovně služeb řízení zásob. Díky každé z nich se nebudete muset obávat vyčerpání skladových zásob, které vedou ke zpoždění nebo úplnému zastavení výroby. Na druhé straně nehrozí nadbytek zásob, protože si sami zvolíte jejich potřebnou hladinu. Zjistit, kdy je nutné doplnit zásoby, můžete velmi rychle a snadno, a to zejména při použití čárových kódů. A samozřejmě máte dokonalý přehled o vašich zásobách, kdykoli budete chtít.

Sami si zvolíte činnosti, které chcete dělat sami a které má pro vás zajistit Fabory. Při tomto rozhodování je dobré vědět, že kombinace dobře organizovaného skladovacího systému a vhodného řízení zásob vám přinese největší úspory.

Můžete si vybrat ze tří druhů skladovacích systémů. Fabory nabízí mobilní i pevné regály pro váš sklad či dílnu. Je na vás, zda si vyberete kompletní úložný systém (přímo připravený k použití), nebo si sestavíte svůj vlastní s jednotlivými komponenty, které splní vaše specifické požadavky. Váš obchodně-technický poradce vám nabídne radu a pomoc při sestavení nejlépe fungujícího skladovacího systému vhodného pro vaše podmínky.

**FABORY MŮŽETE VĚŘIT.
ZAJISTÍ VÁM DOSTATEK SPOJOVACÍHO
MATERIÁLU A BUDETE JEJ MÍT STÁLE
POD KONTROLOU.**


Regál se šikmými policemi R3000

Kompletní regálový systém s 6 policemi, vysoký 2 278 mm.
 2 pozinkované rámy, 6 polic, 6 plastových lišt pro čárové kódy na přední stranu police.
 Masivní rám s maximální nosností 2 500 kg.
 Výškově přizpůsobitelné police mají přestavitelnou výšku 53 mm.
 Není potřeba fixace k podlaze za předpokladu, že není překročen poměr výšky ku hloubce 5:1.
 Šikmé police umožňují kontrolu obsahu zásobníků, zlepšují viditelnost a jednoduchou dostupnost na straně odběru materiálu.
 Komponenty jsou z galvanizované ocele.

Kompletní regál se šesti policemi bez zásobníků

95450.001.775


Police: **hloubka:** 500 mm
šířka: 1 292 mm
nosnost: 150 kg

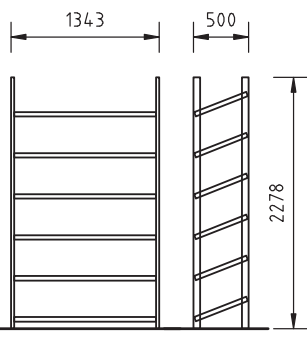

Přídavný regál se šesti policemi bez zásobníků

95451.001.775

Police: **hloubka:** 500 mm
šířka: 1 292 mm
nosnost: 150 kg

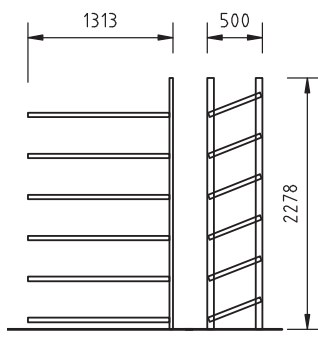

Přídavná police bez zásobníků

95452.001.775

Police: **hloubka:** 500 mm
šířka: 1 292 mm
nosnost: 150 kg

Přídavná lišta pro čárový kód na zadní stranu police

95459.001.775

1 kus
Délka: 1 292 mm



Ilustrační foto


Regál se šikmými policemi R7000

Regál se šesti šikmými policemi, vysoký 2 170 mm.
 2 pozinkované rámy, 6 polic, 6 plastových lišt pro čárové kódy na přední stranu police.
 Rychlá a jednoduchá montáž.
 Robustní a stabilní prefabrikovaný rám, maximální nosnost 2 500 kg.
 Šikmé police umožňují samoskluz zásobníků na místo odběru.
 Výškově přizpůsobitelné police mohou mají přestavitelnou výšku 53 mm.
 Boční zarážky chrání zásobníky před vypadnutím.
 First In, First Out princip (FIFO) je tímto systémem umožněn.

Kompletní regál se šesti policemi bez zásobníků

95453.001.775


Police: **hloubka:** 600 mm
šířka: 1 283 mm
nosnost: 250 kg

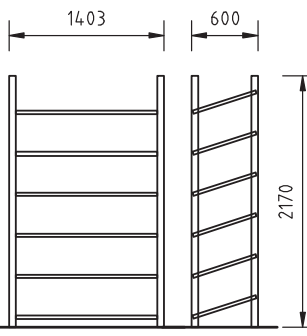

Přídavný regál se šesti policemi bez zásobníků

95454.001.775

Police: **hloubka:** 600 mm
šířka: 1 283 mm
nosnost: 250 kg

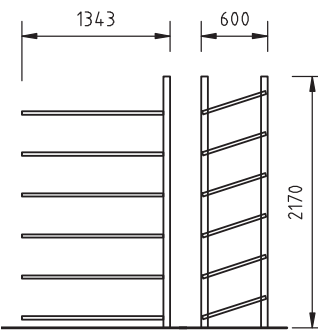

Přídavná police bez zásobníků

95455.001.775

Police: **hloubka:** 600 mm
šířka: 1 283 mm
nosnost: 250 kg

Přídavná lišta pro čárový kód na zadní stranu police

95459.001.775

1 kus
Délka: 1 283 mm



Ilustrační foto

Pojízdný oboustranný regál R 40

Pojízdný regál umožňuje přehledné rozmístění 98 druhů produktů. Ocelový rám a spodní část jsou lakovány světle stříbrně. Dodáváno s 98 zásobníky typu LF 221 (objem: 2,7 l/1 zásobník).

Pojízdný oboustranný regál se zásobníky

95456.001.775

Rozměry: 1 140 × 540 × 1 450 mm (d × š × v)

Hmotnost: 65 kg

Barva zásobníků: modrá



Ilustrační foto

Zásobníky

Zásobník LF 221

95457.001.775

Barva: modrá


Objem: 2,7 l

Vnitřní rozměry: 190 × 125 × 110 mm (d × š × v)

Vnější rozměry: 230/220 × 180/140 × 122 mm (d × š × v)



Ilustrační foto

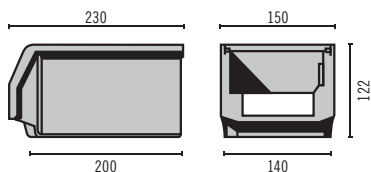

Zásobník LF 322

95458.001.775

Barva: modrá


Objem: 10,4 l

Vnitřní rozměry: 291 × 181 × 185 mm (d × š × v)

Vnější rozměry: 350/300 × 220/200 × 200 mm (d × š × v)



Ilustrační foto

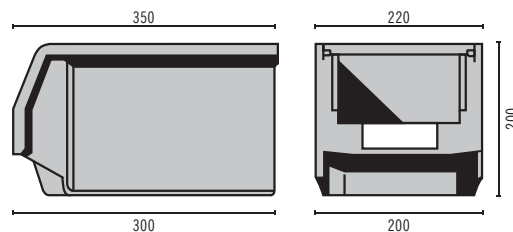

Čtečka čárových kódů

Objednávat je také možné pomocí čtečky čárových kódů. Snímání čárových kódů je rychlé a snadné a minimalizuje riziko chyb. Jedná se tudíž o velmi účinný způsob snižování nákladů. Fabory nabízí řadu ručních čteček, v základních i inteligentních verzích, dokonce i s GPRS pro bezdrátové připojení přes síť mobilního operátora.

Více informací získáte u obchodně-technického poradce Fabory či na našich internetových stránkách www.fabory.cz.

