



MOLYKOTE
FROM DOW CORNING

FABORY

PRŮMYSLOVÁ MAZIVA

Pasty • Tuky • Směsi • Oleje • Kluzné laky • Disperze



Obj. číslo: 90712.000.500

Balení: 0,5 kg

P37 - pasta na šroubové spoje s minimálním obsahem kovových částic do vysokých teplot -40°C až +1400°C, barva černošedá, typická použití: např. plynové a parní turbíny, jaderné elektrárny apod.



Balení: 0,5 kg

Obj. číslo: 90288.000.500

CU 7439 plus – měděná pasta pro šroubové spoje a pohybové mechanismy, poskytuje vynikající ochranu proti korozi, zajišťuje snadnou demontáž i po mnoha letech, teplotní rozsah -30°C až +300°C (suché mazání do +650°C)

1000 - pasta na šroubové spoje do vysokých teplot -30°C až +650°C, zlepšuje utěsnění závitů, chrání proti korozi a poskytuje přesnou korelaci utahovacího momentu a předpětí i po častém uvolňování a opětném utahování



Balení: 1 kg

Obj. číslo: 90715.001.000

HSC plus - měděná pasta na šroubové spoje do vysokých teplot -30°C až +1100°C, umožňuje nedestruktivní demontáž i po dlouhém použití při vysokých teplotách, vysoká odolnost v tlaku, dobrá ochrana proti korozi



Balení: 250g, 400 ml

Obj. číslo: 90720.000.250 (250 g)
90720.000.400 (400 ml)

G-Rapid plus - montážní a záběhová pasta ve spreji poskytující velmi nízký koeficient tření, zabraňující vibrační korozi, teplotní rozsah -35°C až +450°C, typická použití: nalisování kol, přírub, valivých ložisek, záběh kluzných ložisek apod.



Balení: 400 ml

Obj. číslo: 90717.000.400

111 - silikonový tuk na o-kroužky, ventily atd., vhodný i do potravinářského průmyslu, -40°C až +200°C, vynikající odolnost proti vymývání vodou, velmi dobrá přilnavost, snášelivý s plastickými hmotami a elastomery



Balení: 100g

Obj. číslo: 90772.000.100

55M - universální silikonový tuk vhodný i do mrazu, -65°C až +175°C, vhodný pro dlouhodobé mazání, dobrá ochrana proti korozi, barva: růžová



Balení: 100g

Obj. číslo: 90782.000.100

ULBRICH

www.fabory.cz

Zákaznické centrum Čechy
tel.: 844 11 55 66
fax: 844 11 11 59
prodej@fabory.com

Zákaznické centrum Morava
tel.: 844 145 145
fax: 844 146 146
prodej.morava@fabory.com

Praha - U Trať 38a, Praha 10
České Budějovice - Novohradská 36
Hradec Králové - Resslova 768
Plzeň - Republikánská 2
Brno - Řípská 20a, Slatina
Brno 2 - Vídeňská 119b, Brno
Zlín - tř. T. Bati 5331, Zlín 763 02
Ostrava - Slovenská 1/1083
Olomouc - Nedvědova 4 (ZENIT)
Kolín - Havlíčkova 884
Přerov - Tovární 2993/4
Liberec - Partyzánská 601/37



Balení: 400 g

Obj. číslo: 90750.000.400

Multilub – vysoce výkonný mazací tuk na kombinace materiálů kov/kov pracující při nízkých až vysokých rychlostech a středním až vysokém zatížení, teplotní rozsah -25 až +120°C, vhodný pro dlouhodobé mazání, dobrá přilnavost

Multigliss 5 in 1 - multifunkční olej: maže, konzervuje, uvolňuje zkorodované spoje, vytěsňuje vodu a vlhkost, odstraňuje elektrické můstky, teplotní rozsah použití -50 až +50°C



Balení: 400 ml

Obj. číslo: 90777.000.400



Balení: 400 ml

Obj. číslo: 90770.000.400

D 321 R - univerzálně použitelný na vzduchu schnoucí kluzný lak s vysokou odolností v tlaku, před aplikací je nutné provést důkladné odmaštění povrchu, teplotní rozsah -180 až +450°C


BR 2 plus – universální vysoce výkonný tuk na bázi minerálních olejů se siričkem molybdeničitým, dobrá odolnost proti korozi, vymývání vodou, poskytuje ochranu před vibrační korozi, vhodný pro vysoké otáčky, teplotní rozsah -25 až +110, krátkodobě +130°C



Balení: 400 g

Obj. číslo: 90755.000.400

Separator Spray - silikonový uvolňovací a mazací olej vhodný pro různé typy odlitků -40°C až +200°C, typická použití: lití do forem a vstříkávání plastických hmot všeho druhu, vhodný i pro potravinářský průmysl (H2), barva: průsvitná

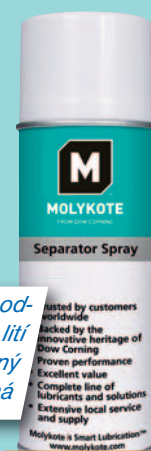

Balení: 400 ml

Obj. číslo: 90780.000.400



Balení: 400 ml

Obj. číslo: 90775.000.400

MKL-N - olej pro mazání řetězů, který na sebe nenabírá prach, špínu a nečistoty, dobrá vzlínavost, přilnavost, ochrana proti opotřebení a korozi, odolnost proti vodě, snášenlivý s většinou materiálů o-kroužků, teplotní rozsah -25°C až +160°C

Food Grade Spray Oil - víceúčelový olej určený pro potravinářský průmysl, snadné použití, dobrá pronikavost, vysoká ochrana proti korozi, vysoká zatížitelnost, teplotní rozsah -10°C až +120°C



Balení: 400 ml

Obj. číslo: 90790.000.400