

BROCA SDS


Broca SDS-plus. Tempo de furo reduzido e ferramenta com longa duração. Indicado para betão, pedra natural, mármore e azulejos.

Referência	Medida	Preço
H0060.060.160	6,0 x 160mm	€ 3,40
H0060.080.160	8,0 x 160mm	€ 4,20
H0060.100.160	10,0 x 160mm	€ 4,95
H0060.120.150	12,0 x 160mm	€ 5,35
H0060.160.200	16,0 x 200mm	€ 12,30
H0060.200.300	20,0 x 300mm	€ 28,40


FITA MÉTRICA


Caixa em crómio com régua em poliéster Mylar®. O fácil deslizamento permite uma medição mais precisa. Equipado com bloqueio e clip.

Referência	Medida	Preço
S4200.194.005	5 mts	€ 7,10
S4200.218.003	3 mts	€ 7,10


NIVEL LASER


Nível Laser BL 2L. Linhas precisas, rápido alinhamento. Pêndulo de auto-nivelamento para trabalhos interiores até 10 metros. Extremamente preciso: ±3 mm numa distância de 10 m.

Referência	Preço
B4900.000.020	€ 199,50


MARTELO SDS +


Martelo de 2 kg SDS-plus. O martelo mais rápido na troca de broca.

Referência	Preço
B4350.000.025	€ 263,50


ALICATE AJUSTÁVEL


De acordo com DIN 3117 Form A, angulo 15°. Acabamento: fosfatado. Tratamento anti-corrosão e endurecido. Alicate combinado.

Referência	Medida	Preço
K0001.000.255	255mm	€ 26,85
K0001.000.305	305mm	€ 39,15


MARCADOR


Caixa em alumínio com pega. Marcador (substituível); comprimento 30 mts, diâmetro da linha 1mm. Com fecho. Pode ser utilizado na posição vertical.

Referência	Medida	Preço
S4265.100.030	30 mts	€ 12,85


MARCADORES


Tinta permanente. Disponível em 4 cores.

Referência	Cor	Preço
M1050.112.002	Azul	€ 0,99
M1050.112.005	Verde	€ 0,99
M1050.112.009	Vermelho	€ 0,99
M1050.112.012	Preto	€ 0,99


TOALHETES


Toalhetes húmidos, para a sujidade na construção, ramo automóvel e indústria de produtos metálicos. Também eficaz na limpeza de ferramenta e superfícies muito sujas.



Referência	Medida	Preço
D0012.060.500	70 un	€ 15,75

SILICONE


Silirub 2 é um silicone neutro de elevada qualidade, elástica de 1 componente.

Para quantidades superiores a 2 caixas € 1,95 /1



Referência	Medida	Preço
S0970	310 ml	€ 2,75

PISTOLA

Pistola de esqueleto laranja, económica. Para embalagens de 3 ml.

Referência	Preço
Q7990.001.775	€ 3,95


LAVA MÃOS


Lava mãos com micro grãos. Indicado para sujidade média a elevada, tais como lubrificantes, diesel, líquido de travões, cimento, poeiras, etc. É particularmente utilizado na indústria automóvel, construção, indústria de produtos metálicos.



Referência	Medida	Preço
D0039.002.700	2,7 lt	€ 11,95


COLA DE MONTAGEM

Adesivo universal. Aderência inicial extremamente elevada (> 125 kg/m²). Para fixação de peças pesadas. Para quantidades superiores a duas caixas € 2,08/1



Referência	Medida	Preço
S0983.112.354	310 ml	€ 2,45


Ancoragem

15 de Março a 14 Maio de 2008



Com especial atenção para


Peça o seu catalogo


Portugal



Oferta de caixa Mobibox, na compra de € 200 em produtos Fischer

Sistemas de ancoragem FABORY


Beneficie do know-how FABORY em sistemas de ancoragem e da variada gama de produtos. Encontrará mais informações sobre este assunto na Informa, assim como uma selecção de produtos de ancoragem que temos para lhe oferecer

Ancoragem

Dicas e Conselhos


ANCORAGEM LEVE

A gama de aplicações para buchas plásticas é quase ilimitada. Se não tem a certeza do tipo de parede onde vai fazer a fixação, escolha a bucha universal UX. O seu design inovador garante facilidade e conveniência de instalação. A bucha universal UX (Fischer) está disponível em diversas medidas e variedades. A bucha UX é uma solução profissional para quase todos os problemas de fixação em ancoragem leve.

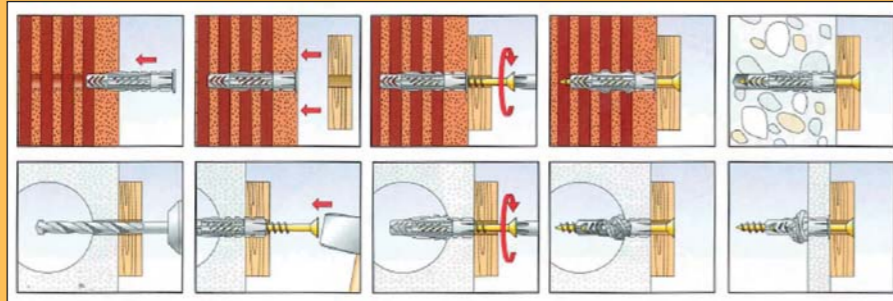


ANCORAGEM METÁLICA

As buchas metálicas são produzidas de acordo com os mais elevados padrões de qualidade, para que possam preencher todas as aplicações. É a aplicação indicada em situações onde é necessária uma rosca interna, em um elemento de betão, tais como: tubagens, sistemas de incêndio, etc. Para a montagem é necessária uma conjunto específico. Para fixações universais de montagens regulares e frequentes a bucha FBN é a melhor escolha. As buchas FBN podem ser instaladas em diversas profundidades, o instalador pode escolher netre a profundidade standard com a carga máxima permitida e um comprimento maior com uma carga mais reduzida. Através dos variados comprimentos úteis a bucha FBN tem um alcance de utilização variado.

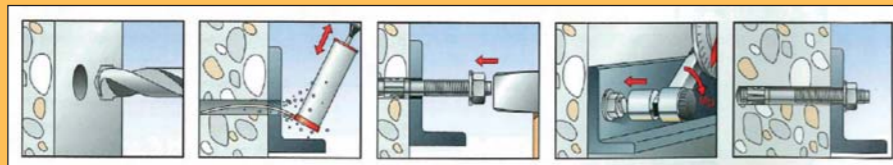

ANCORAGEM QUIMICA

Para ancoragem profissional existem vários tipos de fixação química. O sistema de injeção Fischer V360 S é um deles, de secagem rápida e elevada qualidade. Em combinação com camisas, faz com que este sistema universal seja utilizado em aplicações diversas. As camisas fazem com que a ancoragem em posições verticais seja possível. Nota: utilize as ferramentas indicadas para nas ancoras químicas como a escova FIS (63243.014.020 / 63243.020.030) e soprador (63241.000.005).

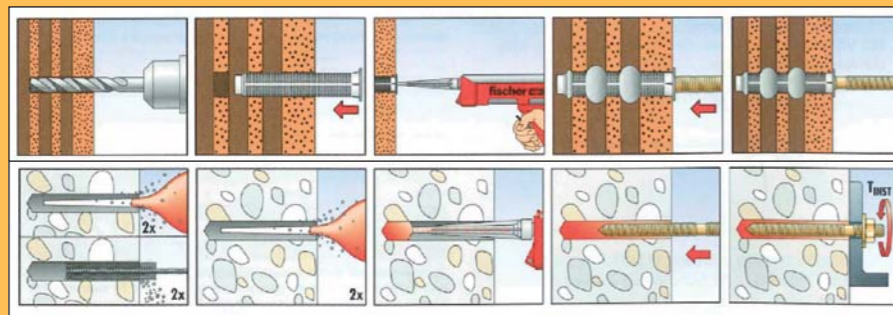

BUCHAS S

fischer

Bucha de expansão de nylon. Para utilização com parafusos de madeira, rosca de metal e auto roscantes. As saliências anti-rotação da bucha permitem que pare a rotação no furo.

Referência	Medida	Preço
63100.060.001	6 mm	€ 4,18
63100.080.001	8 mm	€ 5,87
63100.100.001	10 mm	€ 11,41
63100.120.001	12 mm	€ 17,10
63100.160.001	16 mm	€ 41,13

€ 4,18

BUCHAS SX

fischer

Bucha de expansão de nylon. Para utilização com parafusos de madeira, rosca de metal e auto roscantes. As saliências anti-rotação da bucha evitam a rotação no furo.

Referência	Medida	Preço
63120.050.001	5 mm	€ 2,93
63120.060.001	6 mm	€ 4,18
63120.080.001	8 mm	€ 5,87
63120.100.001	10 mm	€ 11,41
63120.120.001	12 mm	€ 17,10

€ 2,93

BUCHA UX

fischer

Fixação de nylon universal. O seu design único permite a utilização na maior parte dos materiais de construção e são fiáveis em todas as cavidades.

Referência	Medida	Preço
63276.060.001	6 mm	€ 7,25
63276.080.001	8 mm	€ 10,05
63276.100.001	10 mm	€ 18,05
63276.120.001	12 mm	€ 23,95
63276.140.001	14 mm	€ 39,60

€ 7,25

BUCHA DE PANCADA

fischer

Bucha de pancada. Segura-se no furo por fricção. Rápido e fácil de instalar.

Referência	Medida	Preço
63611.060.040	6 x 40 mm	€ 12,14
63611.060.060	6 x 60 mm	€ 15,07
63611.080.060	8 x 60 mm	€ 20,74
63611.080.080	8 x 80 mm	€ 23,25
63611.100.100	10x100 mm	€ 49,66

€ 12,14

BUCHAS METÁLICAS

fischer

Conjunto de buchas para instalação pré posicionada. Indicado para todo o tipo de parafusos ou pernos de rosca métrica. Uma profundidade reduzida de ancoragem reduz o tempo de furo.

Referência	Medida	Preço
63320.060.001	M6	€ 13,85
63320.080.001	M8	€ 17,80
63320.100.001	M10	€ 19,55
63320.120.001	M12	€ 44,50

€ 13,85

BUCHA FBN

fischer

A FBN é flexível e tem baixos custos de expansão em betão não poroso. A sua rosca permite a utilização de variados comprimentos.

Referência	Medida	Preço
63324.080.010	8/10	€ 38,40
63324.100.010	10/10	€ 57,60
63324.120.010	12/10	€ 86,30
63324.160.025	16/25	€ 162,95
63324.200.030	20/30	€ 319,50

€ 38,40

BUCHA QUIMICA

fischer

Bucha química de elevada qualidade, secagem rápida. Forte e universal aprovada para a maioria dos materiais de construção, garante a máxima eficácia.

Sem estireno, secagem rápida e de elevada performance (VS 300T). Resina de ancoragem sem expansão. Pode ser utilizado com uma pistola de silicone. (mixer: 63247.000.005)

Referência	Preço
63051.000.360	€ 11,95

€ 11,95

Referência	Preço
63252.000.300	€ 8,15

€ 8,15

PISTOLA

fischer

Pistola de injeção ergonómica para bucha química FIS V 360 S.

Referência	Preço
63242.000.005	€ 39,50

€ 39,50

CAMISAS PARA BUCHA QUIMICA

fischer

Referência	Medida	Preço
63050.120.001	12X1000 mm	€ 10,95
63050.160.001	16X1000 mm	€ 11,20
63050.220.001	22X1000 mm	€ 11,65

€ 10,95

Camisa para bucha química, especialmente indicada para FIS V 360 S e FIS VS 150 C em alvenaria. A utilização de camisa em materiais ocios, reduz a quantidade de produto a ser utilizada e centra o furo. 1 m comprimento

PERNOS

fischer

Para utilização com cápsulas ou buchas de injeção químicas. A RGM é de fácil instalação.

€ 95,75

Referência	Medida	Preço
63187.100.130	M10X130	€ 95,75
63187.120.160	M12X160	€ 135,85
63187.160.190	M16X190	€ 248,39
63187.200.260	M20X260	€ 425,55

ANCORAGEM

dimibruit

Fixação de parede multissos, que diminui o ruído até 40dB. Está disponível em 4 tamanhos: M8, M10, M12, M16 e pode ser usado em quase todos os materiais de construção: betão, madeira, etc.

Referência	Medida	Preço
09700.080.001	M8	€ 10,85
09700.100.001	M10	€ 11,75
09700.120.001	M12	€ 15,85
09700.160.001	M16	€ 16,05

€ 10,85

FABORY

MASTERS IN FASTENERS